


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück, EcoLine, FS

Artikelnummer: 6042179



Anbau-Abzweigstück aus CO₂-reduziertem Stahl, zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung. Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

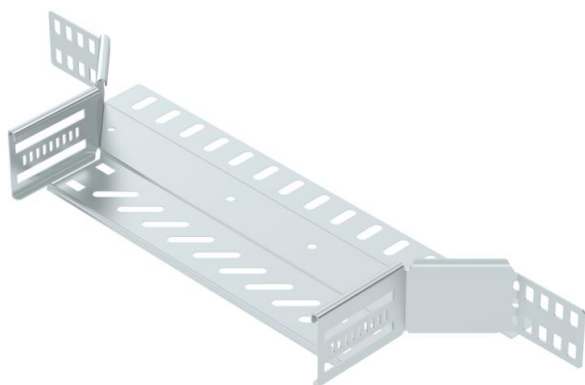

St

ECO

Stahl, CO₂-reduziert

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6042179
Typ	RAA 630 FS ECO
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Lieferbar ab	06.03.2026
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl, CO ₂ -reduziert
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	49,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8619 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück, EcoLine, FS

Artikelnummer: 6042179



Abmessungen

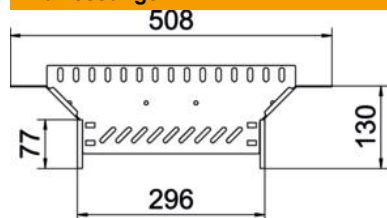

Breite	300 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	0,8 mm
Maß	300 mm
B	

Technische Daten

Abgehende Breite	300 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Materialstärke Bodenblech	0,8 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben	14 St.
Holmstärke	1,25 mm