


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück, EcoLine, FS

Artikelnummer: 6042185



Anbau-Abzweigstück aus CO<sub>2</sub>-reduziertem Stahl, zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung. Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

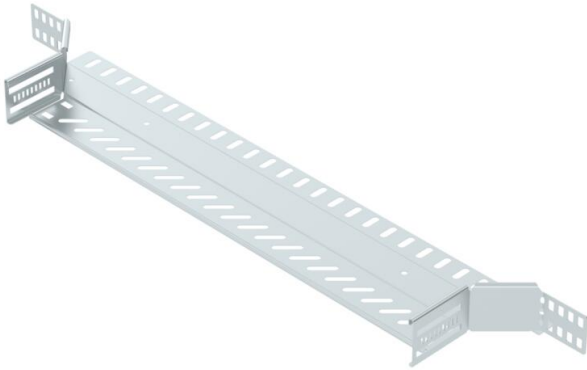

St

ECO

Stahl, CO<sub>2</sub>-reduziert

FS

bandverzinkt

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6042185                               |
| Typ                                             | RAA 660 FS ECO                        |
| Bezeichnung 1                                   | Anbau-Abzweigstück                    |
| Bezeichnung 2                                   | für Kabelrinne                        |
| Lieferbar ab                                    | 06.03.2026                            |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 60x600                                |
| Farbe                                           | zink                                  |
| Werkstoff                                       | Stahl, CO <sub>2</sub> -reduziert     |
| Oberfläche                                      | bandverzinkt                          |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN 10346                          |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 89,7 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6335 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück, EcoLine, FS

Artikelnummer: 6042185



## Abmessungen

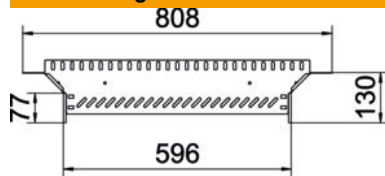

|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 600 mm |
| Höhe        | 60 mm  |
| Blechstärke | 1 mm   |
| Maß B       | 600 mm |

## Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Abgehende Breite                   | 600 mm                 |
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt                    | ja                     |
| Materialstärke Bodenblech          | 1 mm                   |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Temperatureinsatzbereich max.      | 120 °C                 |
| Temperatureinsatzbereich min.      | -20 °C                 |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt    |
| Empfohlene Anzahl Schrauben        | 16 St.                 |
| Holmstärke                         | 1,25 mm                |