

# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 6042211



Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

CE UK  
CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6042211                  |
| Typ                                 | RAA 610 FT               |
| Bezeichnung 1                       | Anbau-Abzweigstück       |
| Bezeichnung 2                       | für Kabelrinne           |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 60x100                   |
| Farbe                               | zink                     |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt       |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 35,7 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1479 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 6042211



### Abmessungen

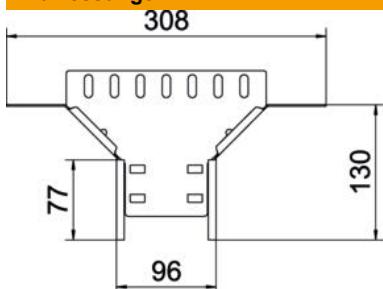

|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 100 mm |
| Höhe        | 60 mm  |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| Maß B       | 100 mm |

### Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Abgehende Breite                   | 100 mm                 |
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt                    | ja                     |
| Materialstärke Bodenblech          | 0,8 mm                 |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Temperaturereinsatzbereich max.    | 120 °C                 |
| Temperaturereinsatzbereich min.    | -20 °C                 |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt    |
| Empfohlene Anzahl Schrauben        | 10 St.                 |
| Holmstärke                         | 1,25 mm                |