


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 6042219

OBO
BETTERMANN

Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

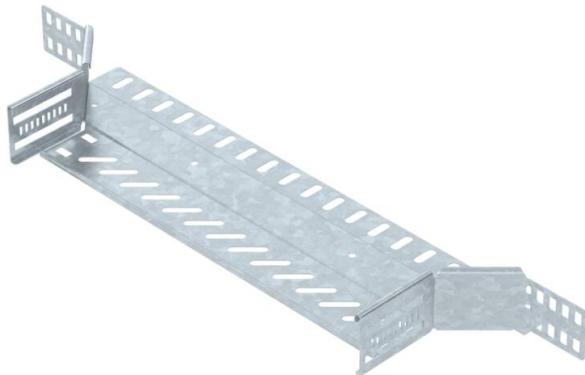

CE UK
CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6042219
Typ	RAA 640 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	71,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,4376 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 6042219

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

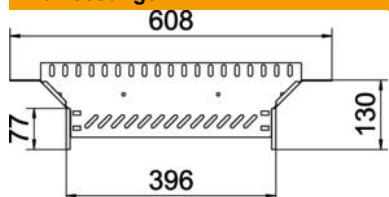

Breite	400 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	400 mm

Technische Daten

Abgehende Breite	400 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	120 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben	14 St.
Holmstärke	1,25 mm