


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6042257

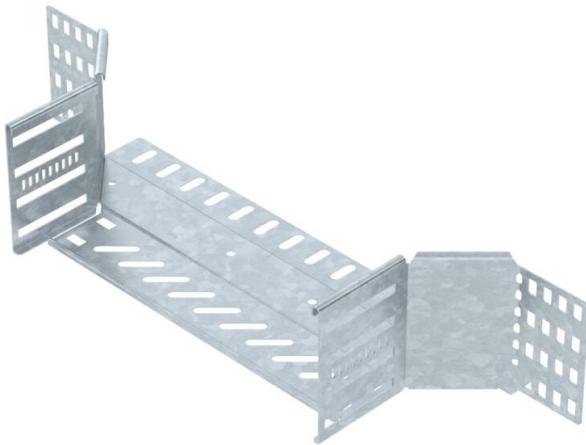

Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

CE UK  
CA

**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6042257
Typ	RAA 130 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	110x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	70,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,0791 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 110 FT

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6042257

### Abmessungen

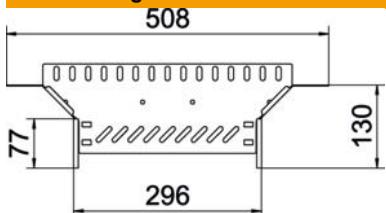

Breite	300 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	0,8 mm
Maß B	300 mm

### Technische Daten

Abgehende Breite	300 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	0,8 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	120 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben	22 St.
Holmstärke	1,25 mm