


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 A4

Artikelnummer: 6042375



Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

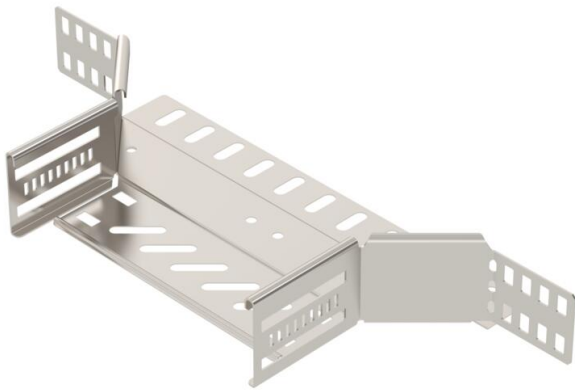

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6042375
Typ	RAA 620 A4
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	41,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,7591 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 A4

Artikelnummer: 6042375



Abmessungen

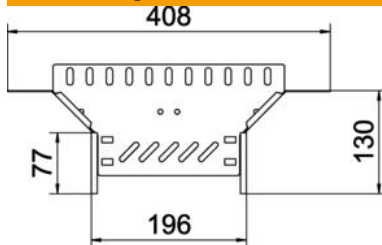

Breite	200 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	0,8 mm
Maß B	200 mm

Technische Daten

Abgehende Breite	200 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Materialstärke Bodenblech	0,8 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Empfohlene Anzahl Schrauben	20 St.
Holmstärke	1,25 mm