

Technisches Datenblatt

Deckel Anbau-Abzweigstück A4

Artikelnummer: 6042477

OBO
BETTERMANN

Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



CE UK
CA

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6042477
Typ	RAAD 300 A4
Bezeichnung 1	Deckel
Bezeichnung 2	für Anbau-Abzweigstück
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2443 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Deckel Anbau-Abzweigstück A4

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6042477

Abmessungen

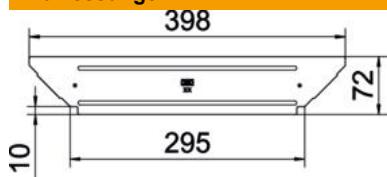

Breite	300 mm
Blechstärke	0,75 mm
Maß B	300 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	0 St.
Befestigungsart	aufliegend
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	0,75 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperaturbereich max.	120 °C
Temperaturbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein