

Technisches Datenblatt

Deckel Anbau-Abzweigstück A4

Artikelnummer: 6042481



Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6042481
Typ	RAAD 500 A4
Bezeichnung 1	Deckel
Bezeichnung 2	für Anbau-Abzweigstück
Hersteller	OBO
Dimension	B500mm
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	33 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,4084 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Deckel Anbau-Abzweigstück A4

Artikelnummer: 6042481



Abmessungen

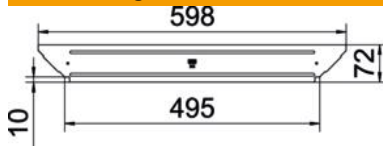

Breite	500 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	500 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	0 St.
Befestigungsart	auflegend
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	1 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein