


# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen 35 FS

Artikelnummer: 6043712

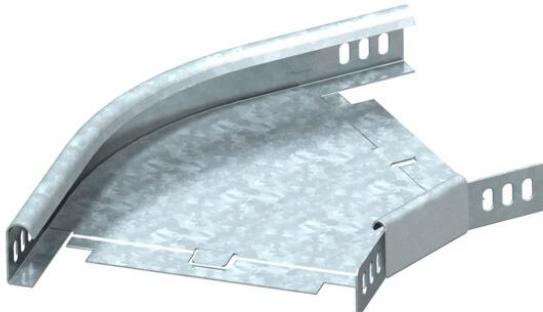

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.  
Der Winkelverbinder WKV 35 ist für 90°-Bögen vorgesehen und wird vor Ort auf  
45° angepasst. Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6043712
Typ	RB 45 320 FS
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal,mit Winkelverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	35x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	60 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen 35 FS

Artikelnummer: 6043712

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

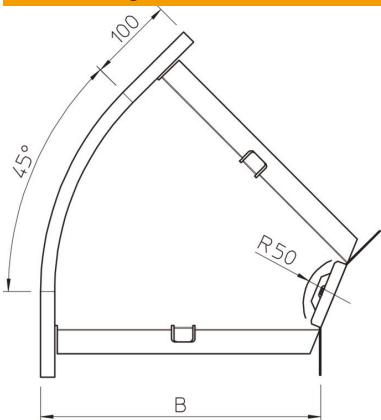

Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	35 mm
Höhe	1 in
Maß B	200 mm
Maß R	50 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Temperaturbereich max.	120 °C
Temperaturbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragssystem	geschraubt