

Technisches Datenblatt

Stützausleger BKRS FT

Artikelnummer: 6044541

OBO
BETTERMANN

Stützausleger aus geschlossenem rechteckigem Stahlrohr zur Aufständerung des begehbarer Kabelrinnensystems.



CE

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6044541
Typ	STA BKRS 100 FT
Bezeichnung 1	Stützausleger
Bezeichnung 2	für begehbarer Kabelrinnen
Hersteller	OBO
Dimension	B=100
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	83,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,2811 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Stützausleger BKRS FT

Artikelnummer: 6044541

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

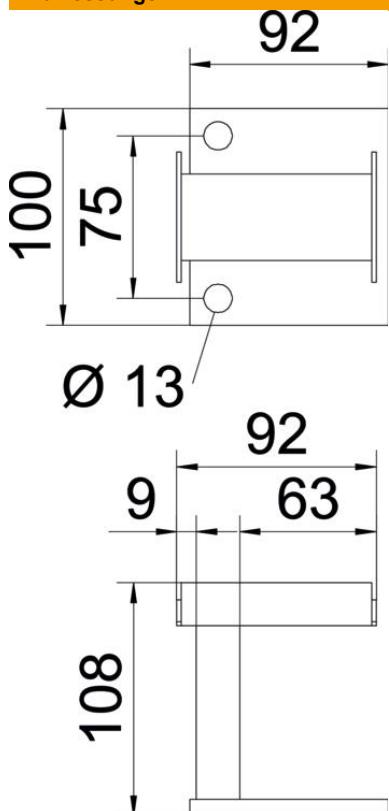

Länge	100 mm
Breite	98 mm
Höhe	108 mm
Maß B	92 mm
Maß b1	11 mm
Maß b2	61 mm
Maß D	13 mm

Technische Daten

Ausführung	Stützausleger
Ausführung	sonstige
für Breite max.	100 mm
für Breite min.	100
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	100 mm
Rinnenbefestigung	schraubbar
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein