

Technisches Datenblatt

Stützausleger BKRS FT

Artikelnummer: 6044543



Stützausleger aus geschlossenem rechteckigem Stahlrohr zur Aufständerung des begehbaren Kabelrinnensystems.



CE

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6044543
Typ	STA BKRS 200 FT
Bezeichnung 1	Stützausleger
Bezeichnung 2	für begehbarer Kabelrinnen
Hersteller	OBO
Dimension	B=200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	100,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,6293 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Stützausleger BKRS FT

Artikelnummer: 6044543

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

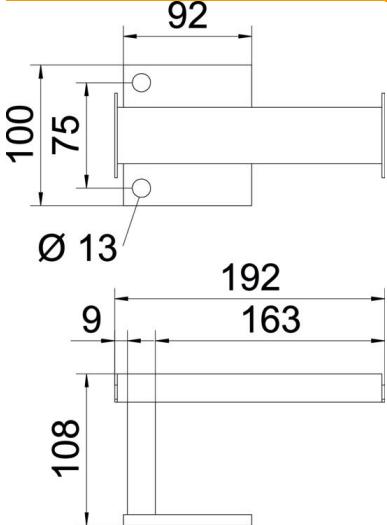

Länge	100 mm
Breite	192 mm
Höhe	108 mm
Maß B	192 mm
Maß b1	11 mm
Maß b2	161 mm
Maß D	13 mm

Technische Daten

Ausführung	Stützausleger
Ausführung	sonstige
für Breite max.	200 mm
für Breite min.	200
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	200 mm
Rinnenbefestigung	schraubbar
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein