


# Technisches Datenblatt

## Stützausleger BKRS FT

Artikelnummer: 6044547



Stützausleger aus geschlossenem rechteckigem Stahlrohr zur Aufständerung des begehbaren Kabelrinnensystems.

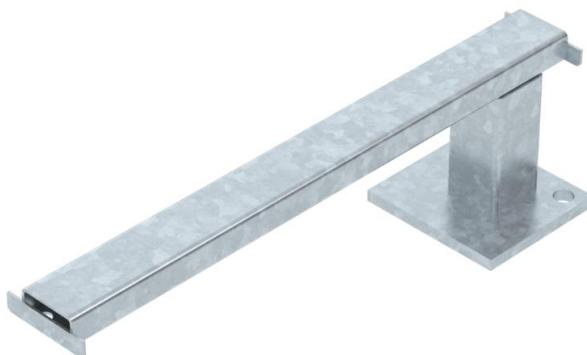

CE

**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6044547
Typ	STA BKRS 400 FT
Bezeichnung 1	Stützausleger
Bezeichnung 2	für begehbarer Kabelrinnen
Hersteller	OBO
Dimension	B=400
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	138,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,4808 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Stützausleger BKRS FT

Artikelnummer: 6044547



### Abmessungen

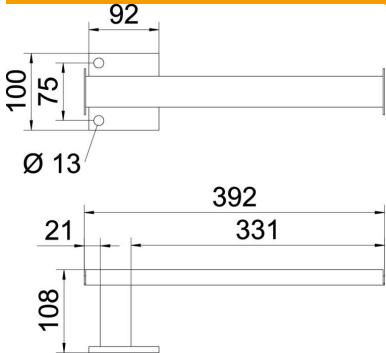

Länge	100 mm
Breite	392 mm
Höhe	108 mm
Maß B	392 mm
Maß b1	23 mm
Maß b2	329 mm
Maß D	13 mm

### Technische Daten

Ausführung	Stützausleger
Ausführung	sonstige
für Breite max.	400 mm
für Breite min.	400
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	400 mm
Rinnenbefestigung	schraubbar
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein