

Technisches Datenblatt

Z-Stütze BKRS FT

Artikelnummer: 6044603



Z-Stütze zur Aufständerung des begehbarer Kabelrinnensystems BKRS am Boden. Befestigung der Kabelrinne an der Z-Stütze mit Flachkopfschraube FKS 6 x 12 mm (Art.-Nr. 6049246) in M6-Gewindeloch.

CE

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6044603
Typ	ZST 110 BKRS FT
Bezeichnung 1	Z-Stütze für BKRS
Bezeichnung 2	für Systemhöhe 110 mm
Hersteller	OBO
Dimension	65x40x75
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	18,433 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4402 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Z-Stütze BKRS FT

Artikelnummer: 6044603



Abmessungen

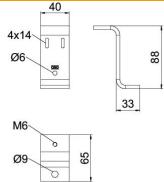

Länge	65 mm
Breite	40 mm
Höhe	75 mm
Maß	75 mm
B	

Technische Daten

Ausführung	sonstige
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rinnenbefestigung	schraubbar
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein