

# Technisches Datenblatt

## Bohrsablonen Bodenstütze BKRS

Artikelnummer: 6044609



Bohrsablonen aus Stahl zum Ausrichten und Bohren von Befestigungslöchern für symmetrische Bodenstützen des begehbar Kabelrinnensystems BKRS.  
Passend für Stützen-Unterteile Typ BSSU 190 1010/2030/4060.



CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6044609
Typ	BSS BS
Bezeichnung 1	Bohrsablonen
Bezeichnung 2	für symmetrische Stütze BKRS
Hersteller	OBO
Dimension	297x150x18
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	69,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Bohrsablonen Bodenstütze BKRS

Artikelnummer: 6044609



### Abmessungen

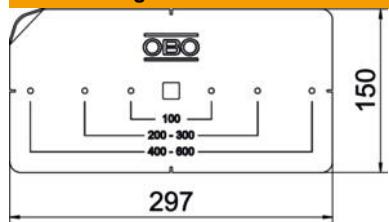

Länge	297 mm
Breite	150 mm
Höhe	18 mm

### Technische Daten

Materialstärke	2 mm
----------------	------