


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück BKRS

Artikelnummer: 6044624



Anbau-Abzweigstück zur horizontalen Abzweigung, Formteil für begehbares Kabelrinnensystem BKRS. Geeignet für Montage im Innenbereich. Mit integriertem Verbinder. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

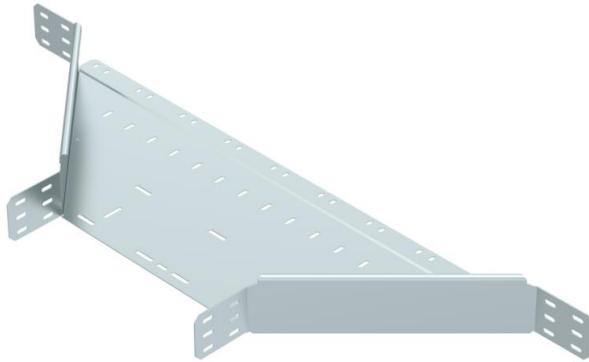

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6044624
Typ	RAA BKRS 1040 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für begehbarer Kabelrinnen
Hersteller	OBO
Dimension	100x400
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	612,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	18,8576 kg CO2e / 1 Stück

 
Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück BKRS

Artikelnummer: 6044624



Abmessungen



Länge	424 mm
Breite	1.162 mm
Höhe	98 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	400 mm
Maß R	280 mm

Technische Daten

Abgehende Breite	400 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	2 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	120 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinder Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	2 mm