


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück BKRS

Artikelnummer: 6044625

**OBO**  
BETTERMANN

Anbau-Abzweigstück zur horizontalen Abzweigung, Formteil für begehbares Kabelrinnensystem BKRS. Geeignet für Montage im Innenbereich. Mit integriertem Verbinder. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

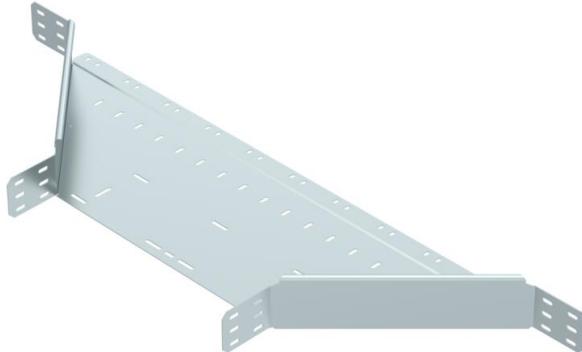

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6044625
Typ	RAA BKRS 1050 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für begehbarer Kabelrinnen
Hersteller	OBO
Dimension	100x500
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	678,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	19,8769 kg CO2e / 1 Stück

 
# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück BKRS

Artikelnummer: 6044625

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Länge	424 mm
Breite	1.262 mm
Höhe	98 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	500 mm
Maß R	280 mm

### Technische Daten

Abgehende Breite	500 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	2 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	120 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinder Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	2 mm