


# Technisches Datenblatt

## Schutzblech FS

Artikelnummer: 6049241

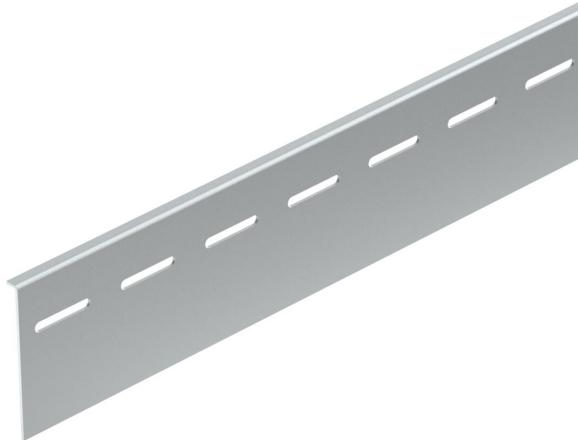

Schutzblech, zur seitlichen Anbringung als Trittschutz für begehbarer Kabelrinnensystem. Das Schutzblech kann mittels Linsen-Blechschräuben Typ SPHS an den Z-Stützen installiert werden.

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten	
Artikelnummer	6049241
Typ	SB 100 BKS FS
Bezeichnung 1	Schutzblech für BKRS
Bezeichnung 2	für Systemhöhe 100 mm
Hersteller	OBO
Dimension	78x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	92,967 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,1952 kg CO2e / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

## Schutzblech FS

Artikelnummer: 6049241



### Abmessungen

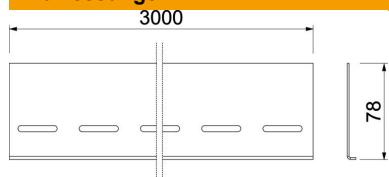

Länge	3.000 mm
Breite	7 mm
Höhe	78 mm

### Technische Daten

Halogenfrei	ja
Oberfläche poliert	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Schlagfest	nein
Zubehör erforderlich	ja