

Technisches Datenblatt

Flachkopfschraube mit Innensechsrund G

Artikelnummer: 6049246

OBO
BETTERMANN



Flachkopfschraube mit Innensechsrund zum Verbinden von Unterteil und Traverse der symmetrischen Bodenstütze BSS, einzusetzen beim begehbaren Kabelrinnensystems BKRS.

CE

St Stahl
G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6049246
Typ	FKS 6x12 G
Bezeichnung 1	Flachkopfschraube
Bezeichnung 2	mit Innensechsrund
Hersteller	OBO
Dimension	M6x12
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,53 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,013 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachkopfschraube mit Innensechsrund G

Artikelnummer: 6049246

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

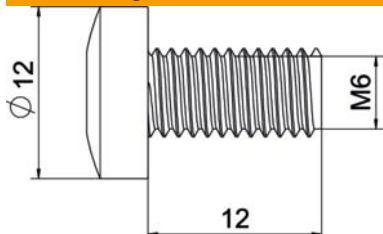

Abmessung	M6x12
Länge	16,6 mm
Breite	12 mm
Maß D	12 mm
Maß L	12 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	12 mm
Glasfaser verstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Kopfdurchmesser	12 mm
Kopfform	Flachkopf
Kopfform	Flachkopf
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Schaftlänge	12
Schlagfest	nein
Schraubsystem	Torx
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein
Gewinde imperial	1/4 Zoll