


Technisches Datenblatt

Riffelblechdeckel Bogen 45° FS

Artikelnummer: 6049326



Riffelblechdeckel für Formteil Bogen 45° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

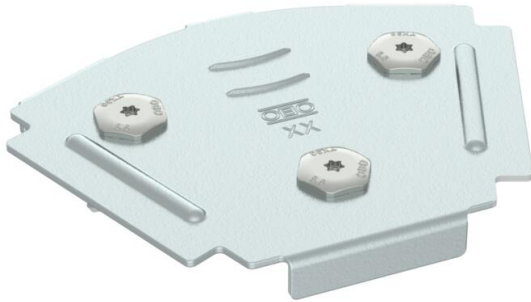

St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6049326
Typ	RBD45 100 BKR FS
Bezeichnung 1	Riffelblechdeckel
Bezeichnung 2	für Bogen 45°
Hersteller	OBO
Dimension	B100mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	31,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Riffelblechdeckel Bogen 45° FS

Artikelnummer: 6049326



Abmessungen

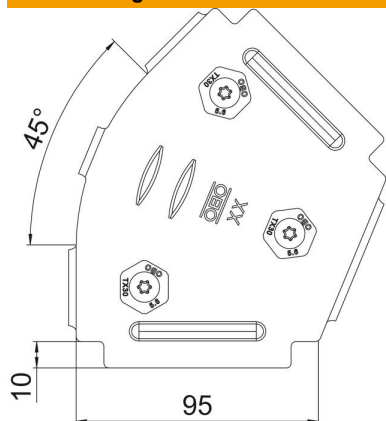

Länge	125 mm
Breite	100 mm
Höhe	21 mm
Blechstärke	2 mm
Maß W	100 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Anzahl Drehriegel	3 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein