

Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen 45° BKRS FS

Artikelnummer: 6049340



Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



CE

| | |
|----|--------------|
| St | Stahl |
| FS | bandverzinkt |

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6049340 |
| Typ | DFB45 BKR 100 FS |
| Bezeichnung 1 | Deckel für Bogen 45° |
| Bezeichnung 2 | begehbar |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B100mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 26,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen 45° BKRS FS

Artikelnummer: 6049340

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

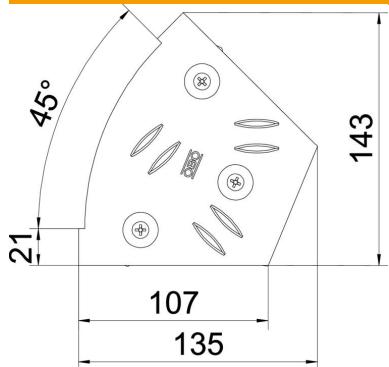

| | |
|-------------|--------|
| Länge | 143 mm |
| Breite | 135 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Blechstärke | 2 mm |
| Maß A | 143 mm |
| Maß B | 100 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------|
| Abbiegung (Winkel) | 45° |
| Anzahl Drehriegel | 3 St. |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Scharnierend | nein |