

Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen 45° BKRS FS

Artikelnummer: 6049342

OBO
BETTERMANN

Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



CE

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6049342
Typ	DFB45 BKR 200 FS
Bezeichnung 1	Deckel für Bogen 45°
Bezeichnung 2	begehbar
Hersteller	OBO
Dimension	B200mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	56,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen 45° BKRS FS

Artikelnummer: 6049342

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

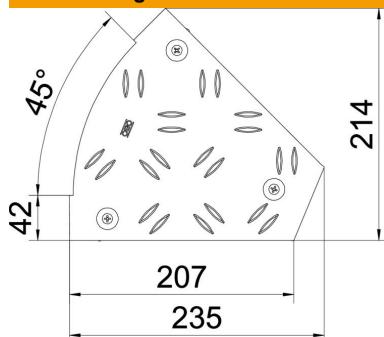

Länge	214 mm
Breite	235 mm
Höhe	17 mm
Blechstärke	2 mm
Maß A	214 mm
Maß B	200 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Anzahl Drehriegel	3 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein