

Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen 90° BKRS FS

Artikelnummer: 6049380



Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6049380
Typ	DFB90 BKR 500 FS
Bezeichnung 1	Deckel für Bogen 90°
Bezeichnung 2	begehbar
Hersteller	OBO
Dimension	B500mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	626,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	27,1232 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen 90° BKRS FS

Artikelnummer: 6049380

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

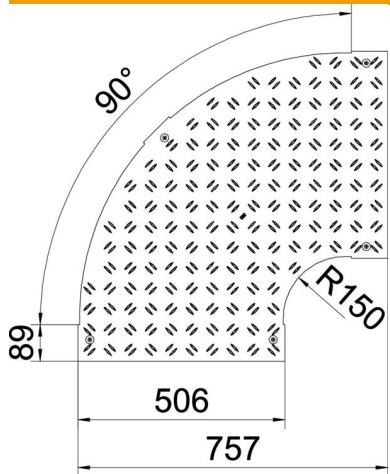

Länge	757 mm
Breite	757 mm
Höhe	17 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	500 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Anzahl Drehriegel	5 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein