


Technisches Datenblatt

Deckel Anbau-Abzweigstück BKRS

Artikelnummer: 6049423



Ungelochter Deckel mit Riffelblech für Formteil Anbau-Abzweigstück für begehbares Kabelrinnensystem BKRS. Geeignet für Montage im Innenbereich. Zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Mit vorgeprägten Ausbrechöffnungen für Befestigung mit Drehriegeln. Drehriegel nicht im Lieferumfang enthalten.

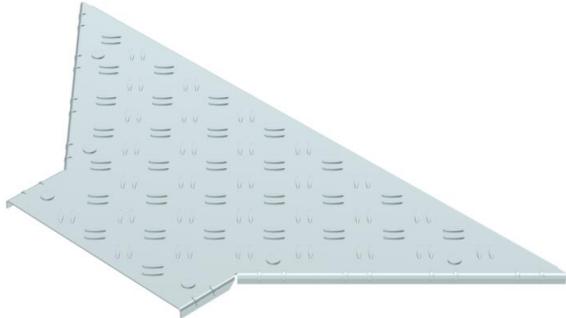

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6049423
Typ	DFAA BKRS 300 FS
Bezeichnung 1	Deckel für Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	begehbar, für Seitenhöhe 100mm
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	287,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	11,3582 kg CO2e / 1 Stück

 
Technisches Datenblatt

Deckel Anbau-Abzweigstück BKRS

Artikelnummer: 6049423

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	286 mm
Breite	846 mm
Höhe	16 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	300 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	0 St.
Befestigungsart	aufliegend
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	2 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	120 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein