


# Technisches Datenblatt

## Deckel Anbau-Abzweigstück BKRS

Artikelnummer: 6049425



Ungelochter Deckel mit Riffelblech für Formteil Anbau-Abzweigstück für begehbares Kabelrinnensystem BKRS. Geeignet für Montage im Innenbereich. Zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Mit vorgeprägten Ausbrechöffnungen für Befestigung mit Drehriegeln. Drehriegel nicht im Lieferumfang enthalten.

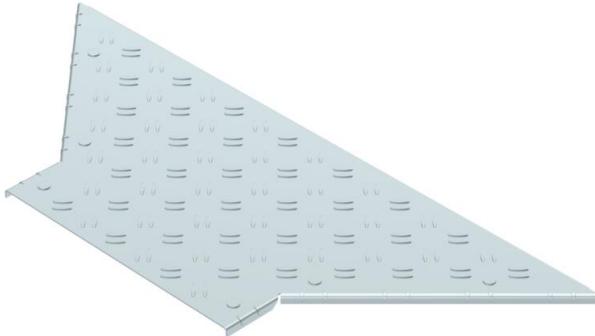

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6049425
Typ	DFAA BKRS 400 FS
Bezeichnung 1	Deckel für Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	begehbar, für Seitenhöhe 100mm
Hersteller	OBO
Dimension	B400mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	334 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	13,2513 kg CO2e / 1 Stück

 
# Technisches Datenblatt

## Deckel Anbau-Abzweigstück BKRS

Artikelnummer: 6049425

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Länge	286 mm
Breite	946 mm
Höhe	16 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	400 mm

### Technische Daten

Anzahl Drehriegel	0 St.
Befestigungsart	aufliegend
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	2 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein