


Technisches Datenblatt

Deckel Anbau-Abzweigstück BKRS, farbig beschichtet

Artikelnummer: 6049460



Ungelochter, farbig beschichteter Deckel mit Riffelblech für Formteil Anbau-Abzweigstück für begehbare Kabelrinnensystem BKRS. Geeignet für Montage im Innenbereich. Zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Mit vor-geprägten Ausbrechöffnungen für Befestigung mit Drehriegeln. Drehriegel nicht im Lieferumfang enthalten.

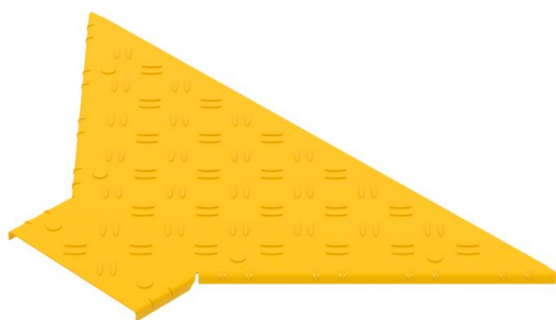

St Stahl

PES50-UDS-S - Polyester/Epoxid/Sichtfläche beschichtet-Ultradünnschicht

Stammdaten

Artikelnummer	6049460
Typ	DFAAB 200 FSKSGB
Bezeichnung 1	Deckel für Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	begehrbar
Hersteller	OBO
Dimension	B200mm
Farbe	signalgelb; RAL 1003
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50-UDS-S - Polyester/Epoxid/Sichtfläche beschichtet-Ultradünnschicht
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	277,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel Anbau-Abzweigstück BKRS, farbig beschichtet

Artikelnummer: 6049460



Abmessungen

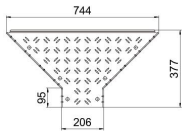

Länge	378 mm
Breite	200 mm
Maß W	200 mm

Technische Daten

Befestigungsart	Deckelklammer
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	2 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein