


Technisches Datenblatt

Deckel Anbau-Abzweigstück BKRS, farbig beschichtet

Artikelnummer: 6049462



Ungelochter, farbig beschichteter Deckel mit Riffelblech für Formteil Anbau-Abzweigstück für begehbares Kabelrinnensystem BKRS. Geeignet für Montage im Innenbereich. Zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Mit vorgeprägten Ausbrechöffnungen für Befestigung mit Drehriegeln. Drehriegel nicht im Lieferumfang enthalten.

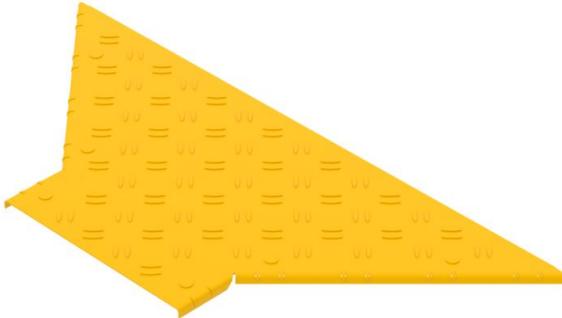

CE UK
CA

Stahl

PES50-UDS-S - Polyester/Epoxid/Sichtfläche beschichtet–Ultradünnenschicht

Stammdaten

Artikelnummer	6049462
Typ	DFAAB 300 FSKSGB
Bezeichnung 1	Deckel für Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	begehbar
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Farbe	signalgelb; RAL 1003
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50-UDS-S - Polyester/Epoxid/Sichtfläche
Oberflächennorm	beschichtet–Ultradünnenschicht
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	339,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

 
Technisches Datenblatt

Deckel Anbau-Abzweigstück BKRS, farbig beschichtet

Artikelnummer: 6049462



Abmessungen



Länge	378 mm
Breite	300 mm
Maß W	300 mm

Technische Daten

Befestigungsart	Deckelklammer
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	2 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein