

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FT

Artikelnummer: 6051359



Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.

Quersicke ab 500 mm Breite.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CE UK
CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6051359
Typ	DRL 150 FT
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	150x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	159,34 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,4366 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FT


Artikelnummer: 6051359



Abmessungen

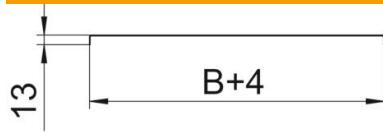

Länge	3.000 mm
Breite	150 mm
Breite	6 in
Höhe	13 mm
Blechstärke	0,04 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	150 mm

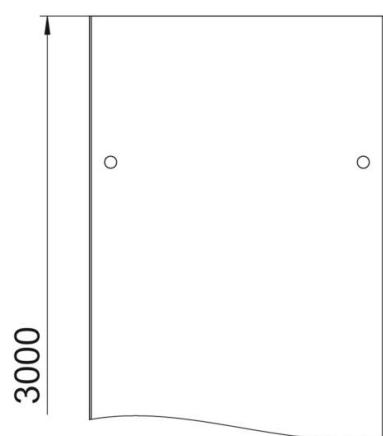

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	6 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein