

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FS

Artikelnummer: 6052029

OBO
BETTERMANN



Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CE UK
CA

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten	
Artikelnummer	6052029
Typ	DRL 075 FS
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	75x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	83,34 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,2937 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FS

Artikelnummer: 6052029

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

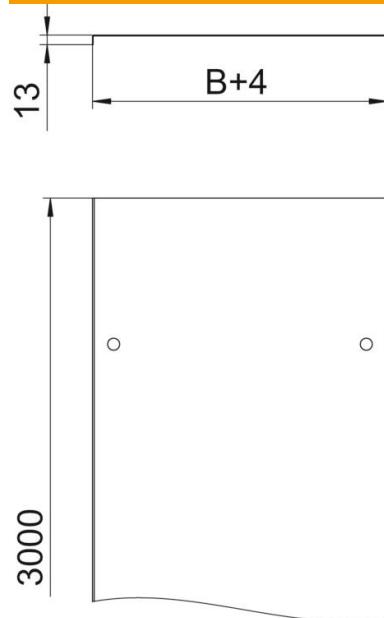

Länge	3.000 mm
Breite	75 mm
Breite	3 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	0,03 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	75 mm
Maß H	15 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	6 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	ja
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein