


# Technisches Datenblatt

## Deckel, ungelocht FS

Artikelnummer: 6052103

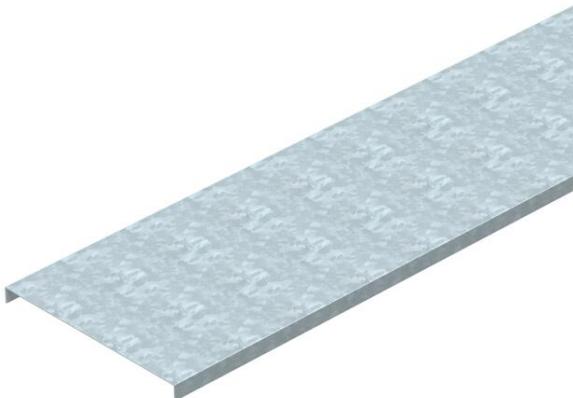

Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.

Quersicke ab 500 mm Breite.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CE UK  
CA

St Stahl

FS bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6052103
Typ	DRLU 100 FS
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	100x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	99 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,208 kg CO2e / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

## Deckel, ungelocht FS

Artikelnummer: 6052103



### Abmessungen

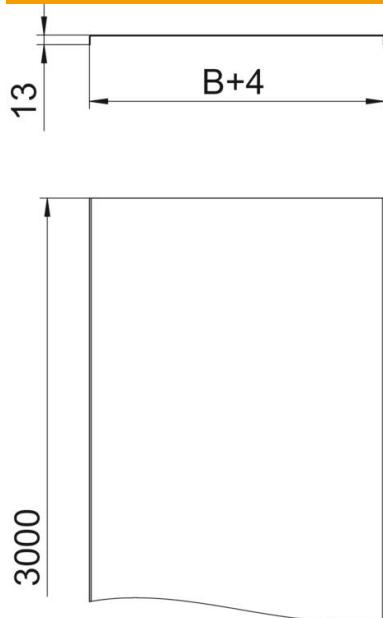

Länge	3.000 mm
Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	0,03 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	100 mm
Maß H	15 mm

### Technische Daten

Befestigungsart	aufschraubar
Funktionserhalt	ja
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein