


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht FS

Artikelnummer: 6052405

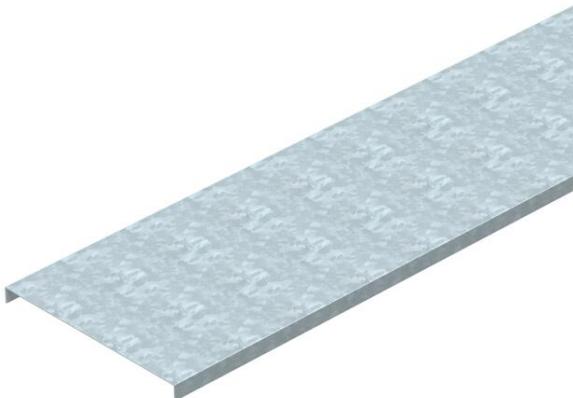

Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.

Quersicke ab 500 mm Breite.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CE UK
CA

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6052405
Typ	DRLU 400 FS
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	400x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	334,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,4871 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht FS

Artikelnummer: 6052405



Abmessungen

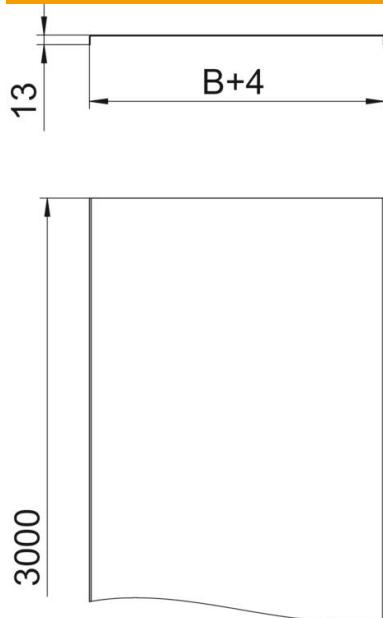

Länge	3.000 mm
Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	0,04 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	400 mm
Maß H	15 mm

Technische Daten

Befestigungsart	aufschraubar
Funktionserhalt	ja
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein