


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht A2

Artikelnummer: 6052824

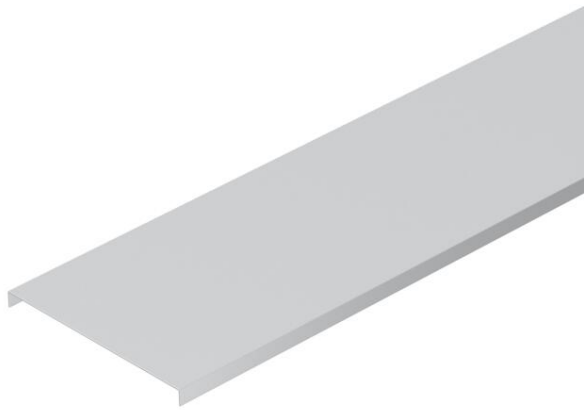

Ungelochter Deckel für Kabel- und Gitterrinnen.

Quersicke ab 500 mm Breite.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6052824
Typ	DRLU 100 A2
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	100x3000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	99 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,7137 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht A2

Artikelnummer: 6052824



Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	0,04 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	100 mm
Maß H	15 mm

Technische Daten

Befestigungsart	Deckelklammer
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein