

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel A2

Artikelnummer: 6052894



Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6052894
Typ	DRL 200 A2
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	200x3000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	183,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	8,9933 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel A2

Artikelnummer: 6052894



Abmessungen

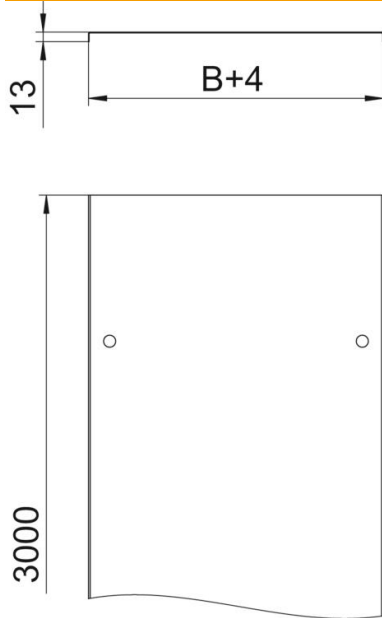

Länge	3.000 mm
Breite	200 mm
Höhe	35 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	200 mm
Maß H	15 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	6 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein