 


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht A4

Artikelnummer: 6052991



Ungelochter Deckel zum Abdecken von Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Quersicke ab der Breite 500 mm.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten	
Artikelnummer	6052991
Typ	DRLU 100 A4
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	100x3000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	99 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,7168 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht A4

Artikelnummer: 6052991



Abmessungen

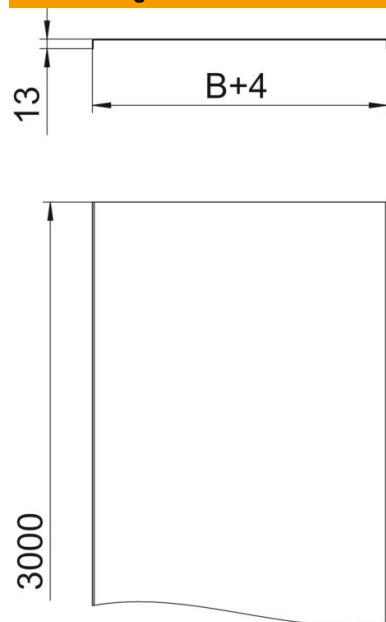

Länge	3.000 mm
Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	13 mm
Blechstärke	0,04 in
Blechstärke	1 mm
Maß	100 mm
B	

Technische Daten

Befestigungsart	Deckelklammer
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein