

Technisches Datenblatt

Formteil 45° links BKRS 100 FS

Artikelnummer: 6061911

OBO
BETTERMANN

Kabelrinnenformstück mit 45° Grad Schnitt, zur Erstellung von Bögen bei begehbarer Kabelrinnen.



CE

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten	
Artikelnummer	6061911
Typ	BKRS 1010 45L FS
Bezeichnung 1	Kabelrinne BKRS
Bezeichnung 2	Gehrung links
Hersteller	OBO
Dimension	100x100x1000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	457,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	13,474 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Formteil 45° links BKRS 100 FS

Artikelnummer: 6061911

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

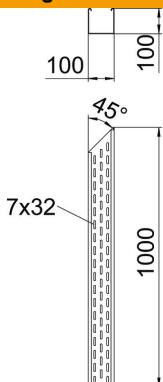

Länge	1.000 mm
Breite	100 mm
Höhe	100 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	100 mm
Maß H	100 mm
Maß L	1.000 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Bogen starr
Begehbar	ja
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Temperaturbereich max.	120 °C
Temperaturbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt