


# Technisches Datenblatt

## Formteil BKRS, Ausklinkung links 100 FS

Artikelnummer: 6061922



Formstück mit seitlicher Ausklinkung für begehbares Kabelrinnensystem zur Erstellung von 90°-Bögen.

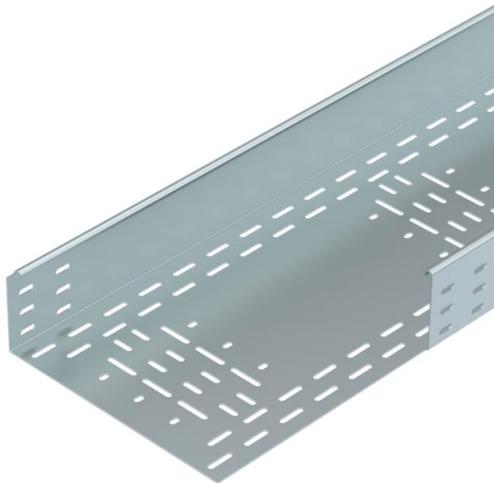

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6061922
Typ	BKRS 1030 90L FS
Bezeichnung 1	Kabelrinne BKRS
Bezeichnung 2	Ausklinkung links
Hersteller	OBO
Dimension	100x300x1000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	706,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	31,6017 kg CO <sub>2</sub> / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Formteil BKRS, Ausklinkung links 100 FS

Artikelnummer: 6061922



### Abmessungen

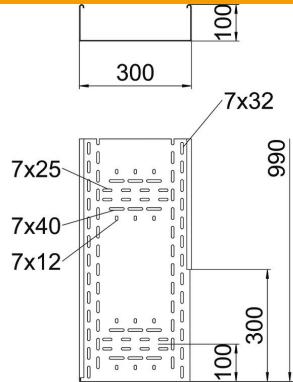

Länge	1.000 mm
Breite	300 mm
Höhe	100 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	300 mm
Maß H	100 mm
Maß L	1.000 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Bogen starr
Begehbar	ja
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	120 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt