

Technisches Datenblatt

Trennsteg 30 A2

Artikelnummer: 6062052



Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6062052
Typ	TSG 30 A2
Bezeichnung 1	Trennsteg
Bezeichnung 2	für Kabeltragsysteme
Hersteller	OBO
Dimension	30x2995
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	40,434 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,9904 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Trennsteg 30 A2


OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6062052

Abmessungen

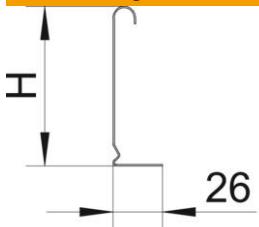

Länge	3.000 mm
Höhe	30 mm
Blechstärke	0,75 mm
Maß H	30 mm
Maß L	3.000 mm

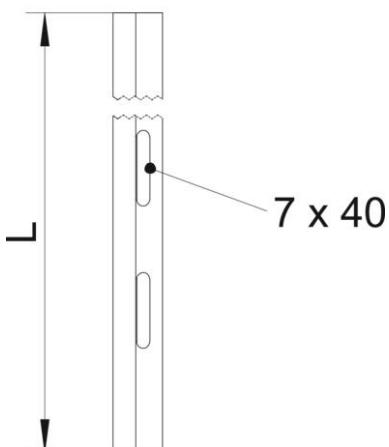

Technische Daten

Ausführung	L-Profil
Befestigungsart	schraubbar
Befestigungslöchung (ETIM)	nein
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein