

Technisches Datenblatt

Trennsteg 60 A2

Artikelnummer: 6062084

OBO
BETTERMANN



Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

CE UK
CA

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6062084
Typ	TSG 60 A2
Bezeichnung 1	Trennsteg
Bezeichnung 2	für Kabeltragsysteme
Hersteller	OBO
Dimension	60x2995
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	59,265 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,8887 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Trennsteg 60 A2


OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6062084

Abmessungen

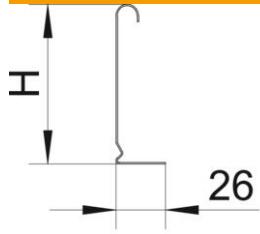

Länge	3.000 mm
Länge	10 ft
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	0,75 mm
Maß H (Inch)	2 in
Maß H	60 mm
Maß L	10 ft
Maß L	3.000 mm

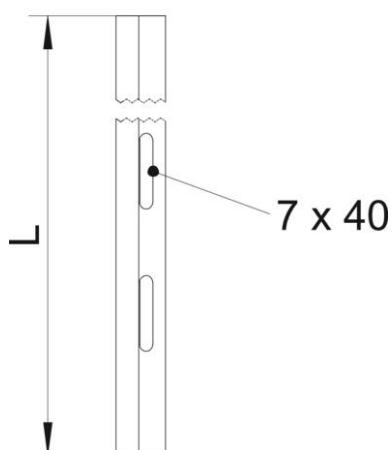

Technische Daten

Ausführung	L-Profil
Befestigungsart	schraubbar
Befestigungslöchung (ETIM)	nein
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein