

Technisches Datenblatt

Trennsteg 85 A2

Artikelnummer: 6062173



Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6062173
Typ	TSG 85 A2
Bezeichnung 1	Trennsteg
Bezeichnung 2	für Kabeltragsysteme
Hersteller	OBO
Dimension	85x2995
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	74,958 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,6394 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Trennsteg 85 A2


OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6062173

Abmessungen

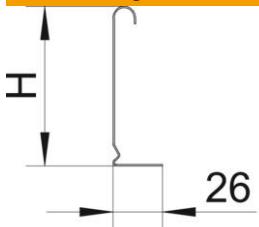

Höhe	85 mm
Blechstärke	0,75 mm
Maß H	85 mm
Maß L	3.000 mm

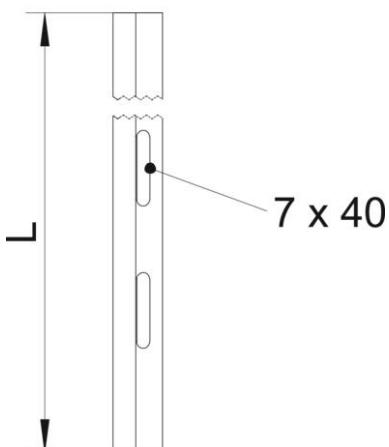

Technische Daten

Ausführung	L-Profil
Befestigungsart	schraubbar
Befestigungslöchung (ETIM)	nein
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein