

# Technisches Datenblatt

## Trennsteg 45 DD

Artikelnummer: 6062321



Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.



**St** Stahl

**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

Artikelnummer	6062321
Typ	TSG 45 DD
Bezeichnung 1	Trennsteg
Bezeichnung 2	für Kabeltragsysteme
Hersteller	OBO
Dimension	45x2995
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	46,812 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0736 kg CO2e / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

## Trennsteg 45 DD


Artikelnummer: 6062321

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

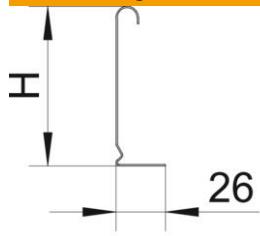

Länge	3.000 mm
Länge	10 ft
Höhe	45 mm
Höhe	1 in
Blechstärke	0,75 mm
Maß H (Inch)	1 in
Maß H	45 mm
Maß L	10 ft
Maß L	3.000 mm

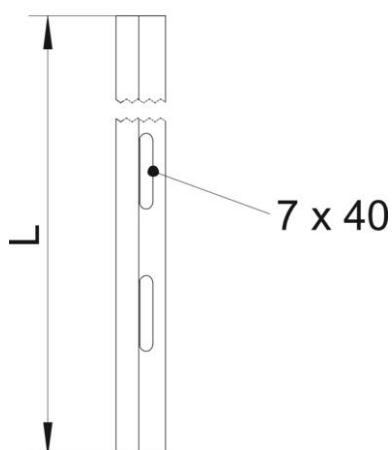

### Technische Daten

Ausführung	L-Profil
Befestigungsart	schraubbar
Befestigungslöchung (ETIM)	nein
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein