

Technisches Datenblatt

Aufhängebügel 50 FT

Artikelnummer: 6066505



Aufhängebügel zur Ketten- oder Stahldraht-Spannseilbefestigung von Leuchtenträgerschiene Typ LTS 50 und AZ-Kleinkanal Typ AZK 50.



CE

St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6066505
Typ	AHB 50 D4 FT
Bezeichnung 1	Aufhängebügel
Bezeichnung 2	für AZK 50 und LTS 50
Hersteller	OBO
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,985 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0591 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Aufhängebügel 50 FT

Artikelnummer: 6066505



Abmessungen

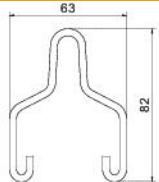

Breite	62,8 mm
Höhe	82,3 mm

Technische Daten

F in kN	0,35 kN
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	4 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Verstellbar	nein