

# Technisches Datenblatt

## Aufhängebügel 100 A4

Artikelnummer: 6066514



Aufhängebügel zur Ketten- oder Stahldraht-Spannseilbefestigung von Leuchtenträgerschiene Typ LTS 100 und AZ-Kleinkanal Typ AZK 100.



CE

**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6066514
Typ	AHB 100 D5 A4
Bezeichnung 1	Aufhängebügel
Bezeichnung 2	für AZK 100 und LTS 100
Hersteller	OBO
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,06 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1922 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Aufhängebügel 100 A4

Artikelnummer: 6066514

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

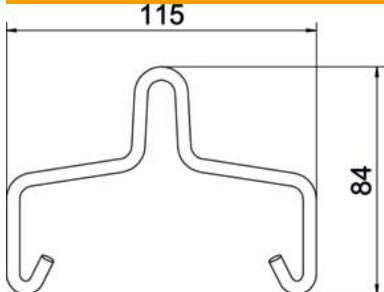

Breite	114,9 mm
Höhe	83,9 mm

### Technische Daten

F in kN	0,6 kN
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Verstellbar	nein