


Technisches Datenblatt

Längsverbinder 60, EcoLine, FS

Artikelnummer: 6067090

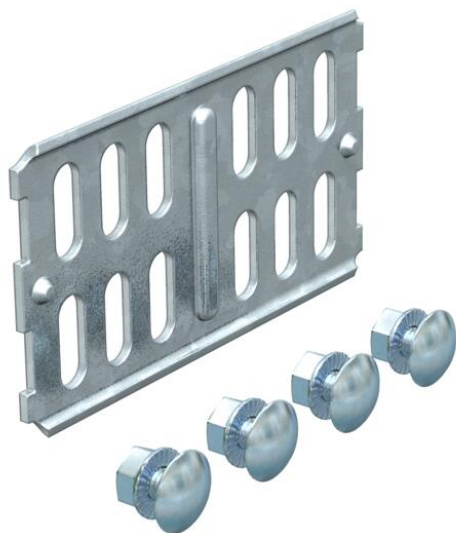

Längsverbinder aus CO₂-reduziertem Stahl, für die gerade Verbindung von Kabelrinnen und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe. Inklusive Befestigungsmaterial. Die Durchgängigkeit des Potentialausgleich ist durch die Verschraubung sichergestellt.



St

ECO

Stahl, CO₂-reduziert

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6067090
Typ	RLVK 60 FS ECO
Bezeichnung 1	Längsverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Lieferbar ab	06.03.2026
Hersteller	OBO
Dimension	60x100
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl, CO ₂ -reduziert
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1575 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Längsverbinder 60, EcoLine, FS

Artikelnummer: 6067090



Abmessungen

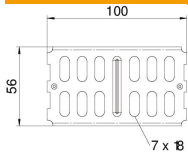

Abmessung	200 x 56
Länge	100 mm
Breite	3,5 mm
Höhe	56 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	2 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	ja
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Verbindungsart	Schraubverbinder