


Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 85 FS

Artikelnummer: 6067123

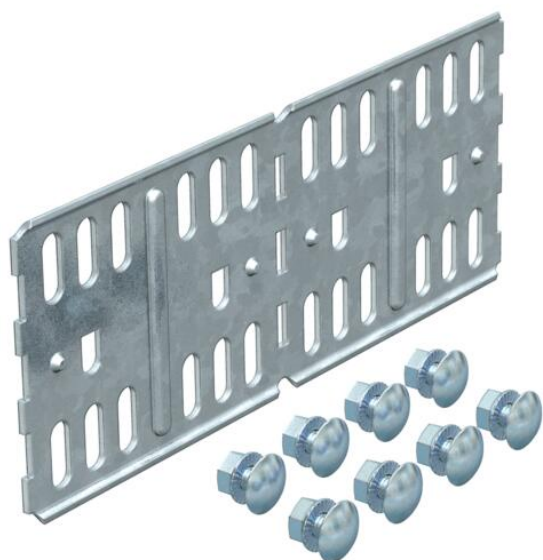

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 85 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



- St** Stahl
- FS** bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6067123
Typ	RLVL 85 FS
Bezeichnung 1	Längs- und Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	85x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	27,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7229 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 85 FS

Artikelnummer: 6067123



Abmessungen

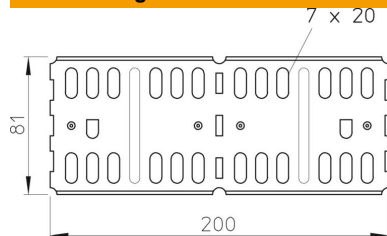

Abmessung	200 x 81
Länge	200 mm
Breite	4 mm
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Blechstärke	2 mm

Technische Daten

Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	85 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder