


Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 60 FSK schwarz

Artikelnummer: 6067624

OBO
BETTERMANN

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhöhe. Pulverbeschichtet in tiefschwarz (RAL 9005). Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

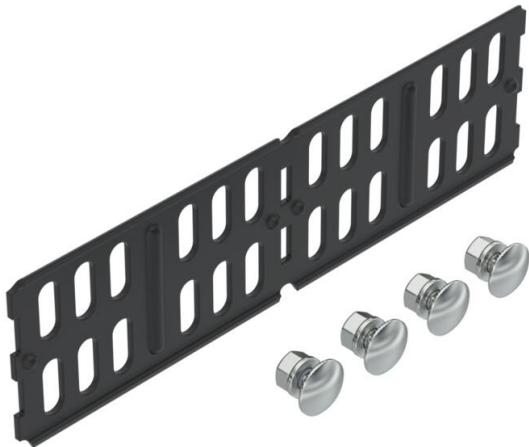

CE

St	Stahl
P135	PES135 - Polyester

Stammdaten

Artikelnummer	6067624
Typ	RWVL 60 FSK SW
Bezeichnung 1	Längs- und Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES135 - Polyester
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0166 kg CO2e / 1 Stück

 
Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 60 FSK schwarz

Artikelnummer: 6067624

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Abmessung	254 x 56
Länge	254 mm
Breite	16 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	2 mm

Technische Daten

Anzahl Schrauben	4 St.
Ausführung	Winkelverbinder
Funktionserhalt	ja
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	nein