


Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 60 A2

Artikelnummer: 6067662

OBO
BETTERMANN

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

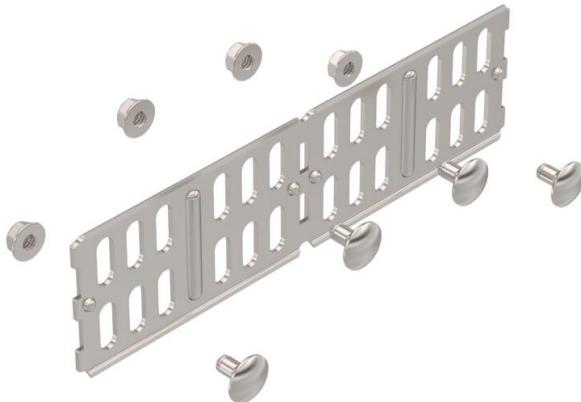

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6067662
Typ	RWVL 60 A2
Bezeichnung 1	Längs- und Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0355 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 60 A2

Artikelnummer: 6067662

OBO
BETTERMANN

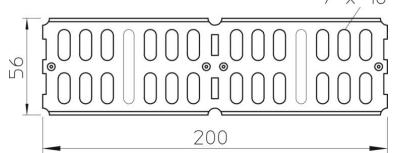Abmessungen	
	7 x 18
Abmessung	200 x 56
Länge	200 mm
Breite	4 mm
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	2 mm

Technische Daten	
Ausführung	Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder