


Technisches Datenblatt

Universalverbinder 110 FS

Artikelnummer: 6067880



Universalverbinder für horizontale Längs- und Winkelverbindungen von begehbaren Kabelrinnen. Im abgewinkelten Zustand mit zusätzlichem Kabelschutz durch abgeflachte Kanten. Inklusive Befestigungsmaterial.

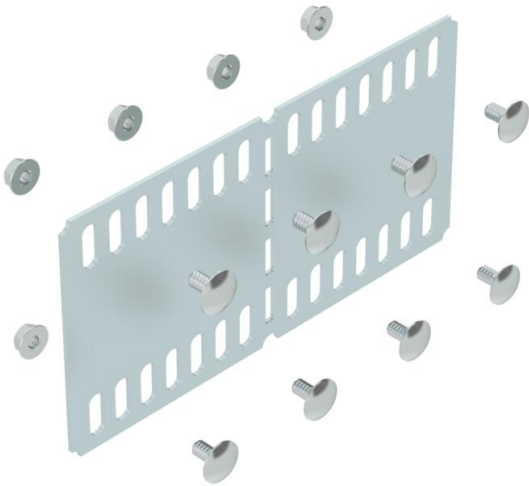

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6067880
Typ	RUVK 110 FS
Bezeichnung 1	Universalverbinder
Bezeichnung 2	mit Kantenschutz
Hersteller	OBO
Dimension	110x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	27,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0061 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Universalverbinder 110 FS

Artikelnummer: 6067880



Abmessungen

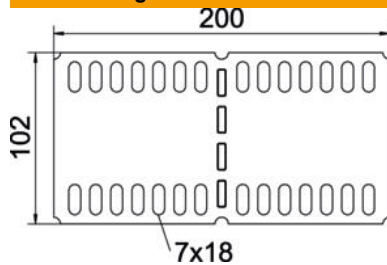

Abmessung	110x200
Länge	200 mm
Höhe	102 mm
Blechstärke	2 mm

Technische Daten

Anzahl Schrauben	8 St.
Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite max.	600 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite min.	100 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	110 mm
Gelenkverbinder horizontal	ja
Verbindungsart	Schraubverbinder