


# Technisches Datenblatt

## Längs- und Winkelverbinder 110 A2

Artikelnummer: 6067948



Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 110 mm Seitenhöhe.

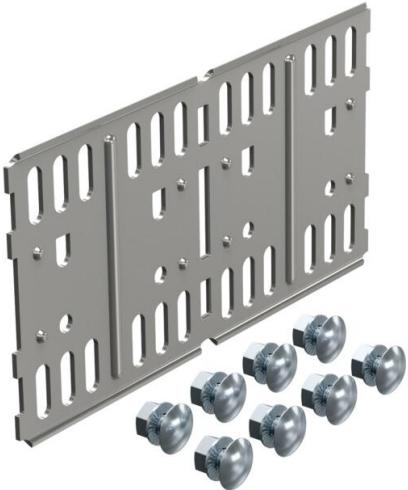

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6067948
Typ	RLVL 110 A2
Bezeichnung 1	Längs- und Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	110x200
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	33,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,9677 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Längs- und Winkelverbinder 110 A2

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6067948

### Abmessungen

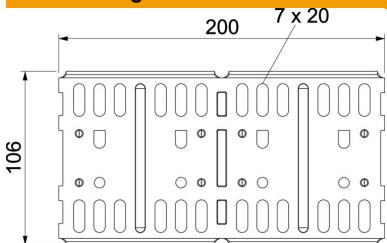

Länge	200 mm
Breite	4 mm
Höhe	110 mm
Höhe	4 in

### Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	110 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder