


# Technisches Datenblatt

## Eckverbinder A2

Artikelnummer: 6068049



Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

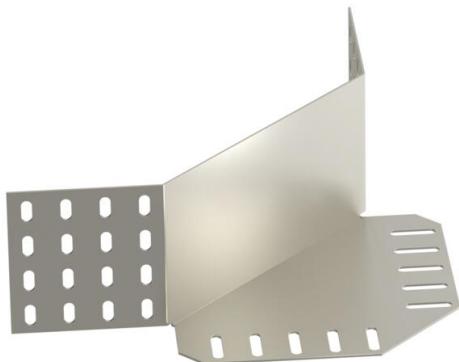

CE UK  
CA

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6068049
Typ	REV 110 A2
Bezeichnung 1	Eckverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	110x200
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	75 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,8071 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Eckverbinder A2


Artikelnummer: 6068049



### Abmessungen



Abmessung	240 x 130
Länge	240 mm
Breite	400 mm
Höhe	105 mm
Blechstärke	1,25 mm

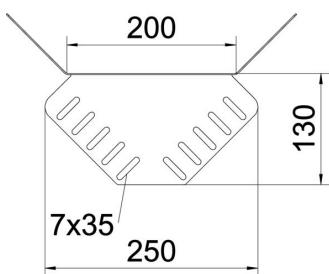

### Technische Daten

Ausführung	Eckverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	110 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder