


# Technisches Datenblatt

## Längsverbinder-Set Magic FS

Artikelnummer: 6068924



Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.

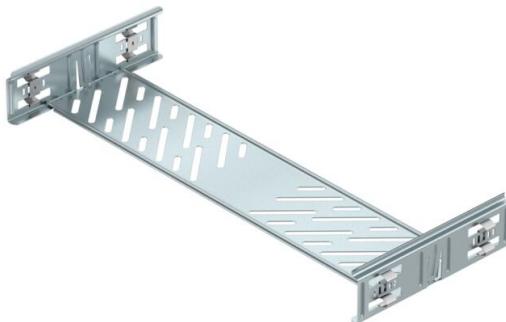

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

Stammdaten	
Artikelnummer	6068924
Typ	KTS MV 650 FS
Bezeichnung 1	Längsverbinder-Set
Bezeichnung 2	für Kabelrinne Magic
Hersteller	OBO
Dimension	60x500x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	57,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,3367 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Längsverbinder-Set Magic FS

Artikelnummer: 6068924

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

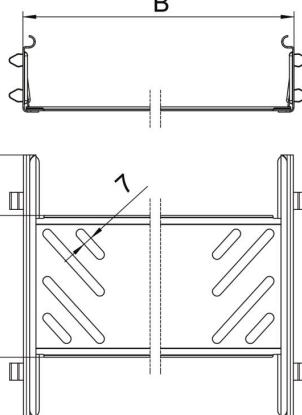	<table border="1"><tr><td>Abmessung</td><td>60x500</td></tr><tr><td>Länge</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>500 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>20 in</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>2 in</td></tr><tr><td>Blechstärke</td><td>1 mm</td></tr><tr><td>Maß</td><td>500 mm</td></tr><tr><td>B</td><td></td></tr></table>	Abmessung	60x500	Länge	200 mm	Breite	500 mm	Breite	20 in	Höhe	60 mm	Höhe	2 in	Blechstärke	1 mm	Maß	500 mm	B	
Abmessung	60x500																		
Länge	200 mm																		
Breite	500 mm																		
Breite	20 in																		
Höhe	60 mm																		
Höhe	2 in																		
Blechstärke	1 mm																		
Maß	500 mm																		
B																			

### Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	schraubloser Verbinder