

Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic DD

Artikelnummer: 6068940



Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.



St

Stahl

DD

bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten	
Artikelnummer	6068940
Typ	KTS MV 620 DD
Bezeichnung 1	Längsverbinder-Set
Bezeichnung 2	für Kabelrinne Magic
Hersteller	OBO
Dimension	60x200x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	37,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,5921 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic DD

Artikelnummer: 6068940

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

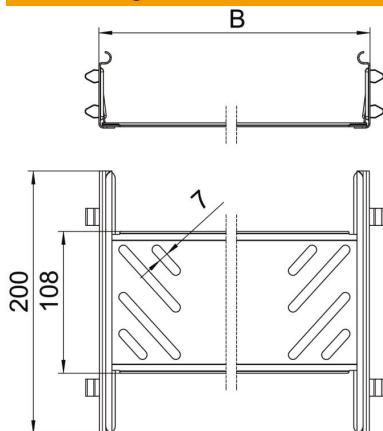

Abmessung	60x200
Länge	200 mm
Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß	200 mm
B	

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	schraubloser Verbinder